


H1,0/15S ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

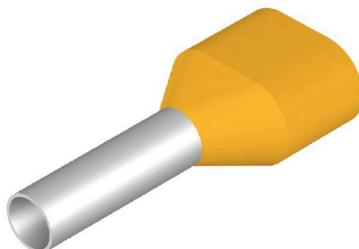

- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
 - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
の導体対応材質 : E-Cu、亜鉛メッキ
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 mm, 黄色
注文番号	9018650000
種別	H1,0/15S ZH GE SV
GTIN (EAN)	4032248011407
数量	500 items
パッケージ	マルチパックバッグ

H1,0/15S ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	0.17 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェルール、黄色	バージョン	ツインワイヤエンドフェルール
------	-------------------	-------	----------------

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	2.2 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
留め輪幅 (B)	3.2 mm	留め輪高さ (A)	5.8 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	L1 (mm)	15.00 mm
導体接続面積 AWG、最大.	AWG 17	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm
被覆剥き長さ	12 mm	導体断面	1 mm ²
カラーコード	Weidmüller		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H1,0/15S ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

