

## H10,0/24S ZH EB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

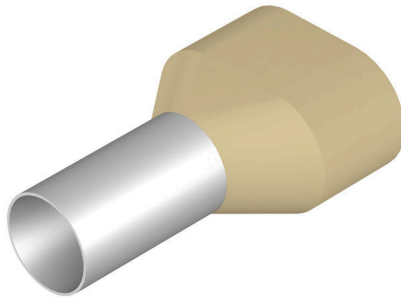

- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
  - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ  
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, アイボリー
注文番号	<a href="#">9018860000</a>
種別	H10,0/24S ZH EB
GTIN (EAN)	4032248105816
数量	100 items
パッケージ	弛緩

## H10,0/24S ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 0.82 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)  
 REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルール、アイボリー	バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルール
------	--------------------------	-------	--------------------

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	6.5 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
留め輪幅 (B)	7.6 mm	留め輪高さ (A)	13.4 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	L1 (mm)	24.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 8	金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm
被覆剥き長さ	17 mm	導体断面	10 mm <sup>2</sup>
カラーコード	Weidmueller		

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

