


H10,0/30S ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

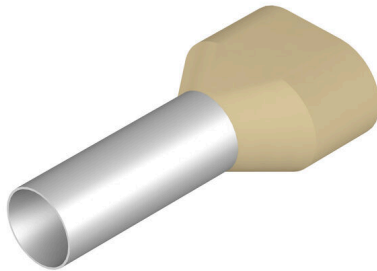

- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
 - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, アイボリー
注文番号	9018870000
種別	H10,0/30S ZH EB
GTIN (EAN)	4032248105823
数量	100 items
パッケージ	弛緩

H10,0/30S ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 1.07 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルルール、アイボリー	バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルルール
------	---------------------------	-------	---------------------

ワイヤエンドフェルルール

接点面直径 (D1)	6.5 mm	接点面長さ (L2)	18 mm
留め輪幅 (B)	7.6 mm	留め輪高さ (A)	13.4 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	L1 (mm)	30.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 8	金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm
被覆剥き長さ	23 mm	導体断面	10 mm ²
カラーコード	Weidmueller		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

