

H10,0/24DS ZH R


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

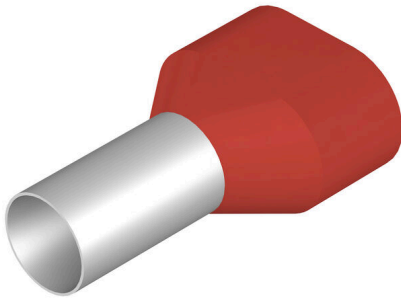

- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
 - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, 赤色
注文番号	9018880000
種別	H10,0/24DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105830
数量	100 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.83 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明 ツインワイヤエンドフェ
ルール、赤 バージョン ツインワイヤエンドフェ
ルール

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	6.5 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
留め輪幅 (B)	7.6 mm	留め輪高さ (A)	13.4 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	L1 (mm)	24.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 8	金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm
被覆剥き長さ	17 mm	導体断面	10 mm ²
カラーコード	DIN		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

