

H10,0/30DS ZH R


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

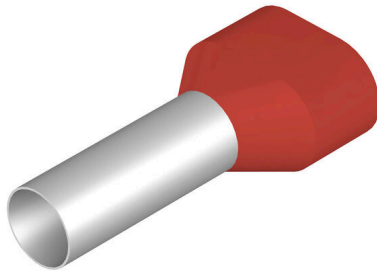

- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
 - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, 赤色
注文番号	9018890000
種別	H10,0/30DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105847
数量	100 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	0.91 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルール、赤	バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルール
------	----------------------	-------	--------------------

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	6.5 mm	接点面長さ (L2)	18 mm
留め輪幅 (B)	7.6 mm	留め輪高さ (A)	13.4 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	L1 (mm)	30.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8	金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm
被覆剥き長さ	23 mm	導体断面	10 mm ²
カラーコード	DIN		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

