

## H0,5/12D W


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

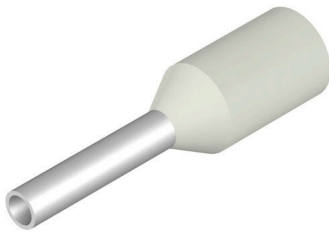

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色
注文番号	<a href="#">9019000000</a>
種別	H0,5/12D W
GTIN (EAN)	4008 190085728
数量	500 items
パッケージ	弛緩

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.05 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤ  
エンドフェルール、  
白色

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1 mm

接点面長さ (L2)

6 mm

カラー直径 (D2)

2.6 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

12.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 20

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

軍事指定

T 20A 001 A

被覆剥き長さ

8 mm

導体断面

0.5 mm<sup>2</sup>

カラーコード

DIN

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

