


## H0,5/16D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

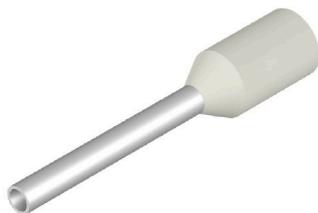

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| バージョン      | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色 |
| 注文番号       | <a href="#">9019020000</a>       |
| 種別         | H0,5/16D W                       |
| GTIN (EAN) | 4008190047108                    |
| 数量         | 500 items                        |
| パッケージ      | 弛緩                               |

## H0,5/16D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 0.08 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

|      |                            |       |    |
|------|----------------------------|-------|----|
| 項目説明 | プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、白色 | バージョン | 標準 |
|------|----------------------------|-------|----|

## ワイヤーエンドフェルール

|                |          |                 |                     |
|----------------|----------|-----------------|---------------------|
| 接点面直径 (D1)     | 1 mm     | 接点面長さ (L2)      | 10 mm               |
| カラー直径 (D2)     | 2.6 mm   | プラスチックカラー厚 (S2) | 0.25 mm             |
| L1 (mm)        | 16.00 mm | 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 20              |
| 金属製スリーブ厚み (S1) | 0.15 mm  | 軍事指定            | T 20A 003 A         |
| 被覆剥き長さ         | 12 mm    | 導体断面            | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| カラーコード         | DIN      |                 |                     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**H0,5/16D W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

