


H0,75/18D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

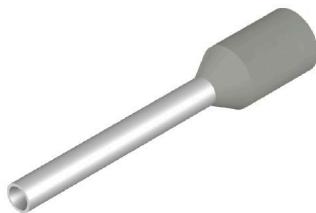

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー
注文番号	9019060000
種別	H0,75/18D GR
GTIN (EAN)	4008190049560
数量	500 items
パッケージ	弛緩

H0,75/18D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.1 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、グレー	バージョン	標準
------	-----------------------------	-------	----

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.2 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
カラー直径 (D2)	2.8 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	18.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 18
金属製ストリーブ厚み (S1)	0.15 mm	軍事指定	T 20A 007 A
被覆剥き長さ	14 mm	導体断面	0.75 mm ²
カラーコード	DIN		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,75/18D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

