


H1,0/16D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

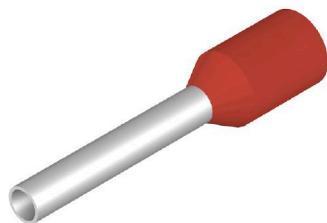

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色
注文番号	9019100000
種別	H1,0/16D R
GTIN (EAN)	4008190159986
数量	500 items
パッケージ	弛緩

H1,0/16D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.11 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、赤色	バージョン	標準
------	----------------------------	-------	----

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.4 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
カラー直径 (D2)	3 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	16.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 17
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	軍事指定	T 20A 010 A
被覆剥き長さ	12 mm	導体断面	1 mm ²
カラーコード	DIN		

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H1,0/16D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

