


## H2,5/15D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

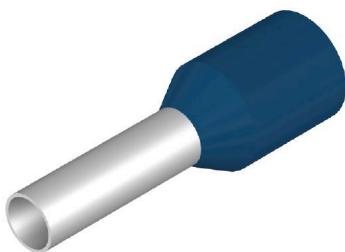

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
注文番号	<a href="#">9019160000</a>
種別	H2,5/15D BL
GTIN (EAN)	4008190028732
数量	500 items
パッケージ	弛緩

## H2,5/15D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 0.14 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、 青色	バージョン	標準
------	--------------------------------	-------	----

## ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	2.2 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	4.2 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	15.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	軍事指定	T 20A 017 A
被覆剥き長さ	10 mm	導体断面	2.5 mm <sup>2</sup>
カラーコード	DIN		

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H2,5/15D BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

