

## H4,0/20D GR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

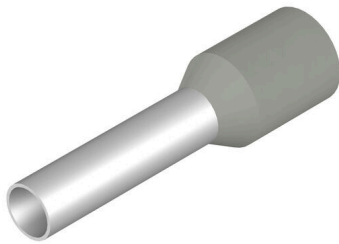

- ポリ袋バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー
注文番号	<a href="#">9019200000</a>
種別	H4,0/20D GR
GTIN (EAN)	4008190126575
数量	500 items
パッケージ	弛緩

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.29 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤ  
エンドフェルール、  
グレー

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

2.8 mm

接点面長さ (L2)

12 mm

カラー直径 (D2)

4.8 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

20.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 12

金属製スリーブ厚み (S1)

0.2 mm

軍事指定

T 20A 020 A

被覆剥き長さ

14 mm

導体断面

4 mm<sup>2</sup>

カラーコード

DIN

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

