

H6,0/26D GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

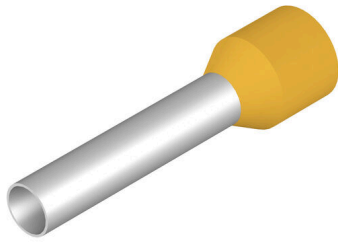

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黄色
注文番号	9019230000
種別	H6,0/26D GE
GTIN (EAN)	4008190072117
数量	100 items
パッケージ	弛緩

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

寸法と重量

正味重量	0.5 g
------	-------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、黄色	バージョン	標準
------	---------------------------	-------	----

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	3.5 mm	接点面長さ (L2)	18 mm
カラー直径 (D2)	6.3 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm
L1 (mm)	26.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm	軍事指定	T 20A 023 A
被覆剥き長さ	20 mm	導体断面	6 mm ²
カラーコード	DIN		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

