

H10,0/22D R


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

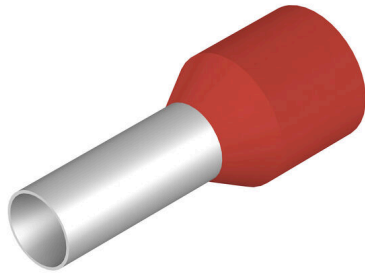

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 赤色
注文番号	9019240000
種別	H10,0/22D R
GTIN (EAN)	4008 190075385
数量	100 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.47 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、赤色

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

4.5 mm

接点面長さ (L2)

12 mm

カラー直径 (D2)

7.6 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.4 mm

L1 (mm)

22.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大.

AWG 8

金属製スリーブ厚み (S1)

0.2 mm

軍事指定

T 20A 024 A

被覆剥き長さ

15 mm

導体断面

10 mm²

カラーコード

DIN

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

