


H10,0/28D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

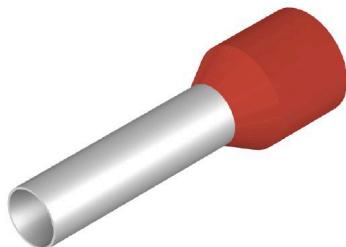

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 赤色
注文番号	9019250000
種別	H10,0/28D R
GTIN (EAN)	4008190041410
数量	100 items
パッケージ	弛緩

H10,0/28D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.62 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、赤色	バージョン	標準
------	----------------------------	-------	----

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	4.5 mm	接点面長さ (L2)	18 mm
カラー直径 (D2)	7.6 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm
L1 (mm)	28.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8
金属製ストリーブ厚み (S1)	0.2 mm	軍事指定	T 20A 025 A
被覆剥き長さ	21 mm	導体断面	10 mm ²
カラーコード	DIN		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H10,0/28D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

