


## H25,0/30D 16 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

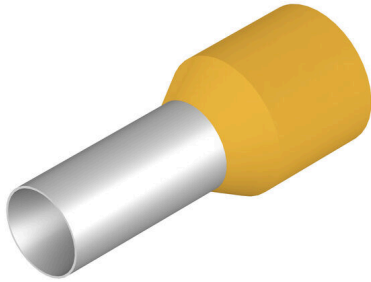

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 16 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">9019280000</a>
種別	H25,0/30D 16 GE
GTIN (EAN)	4008 190038380
数量	50 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

1.19 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤ  
エンドフェルール、  
黄色

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

7.3 mm

接点面長さ (L2)

16 mm

カラー直径 (D2)

11.2 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.4 mm

L1 (mm)

30.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 3

金属製スリーブ厚み (S1)

0.2 mm

軍事指定

T 20A 028 A

被覆剥き長さ

18 mm

導体断面

25 mm<sup>2</sup>

カラーコード

DIN

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

