


H25,0/30D 16 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

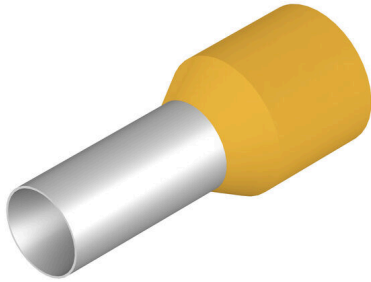

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 16 mm, 黄色
注文番号	9019280000
種別	H25,0/30D 16 GE
GTIN (EAN)	4008 190038380
数量	50 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

1.19 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤ
エンドフェルール、
黄色

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

7.3 mm

接点面長さ (L2)

16 mm

カラー直径 (D2)

11.2 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.4 mm

L1 (mm)

30.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 3

金属製スリーブ厚み (S1)

0.2 mm

軍事指定

T 20A 028 A

被覆剥き長さ

18 mm

導体断面

25 mm²

カラーコード

DIN

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

