


H25,0/36D GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

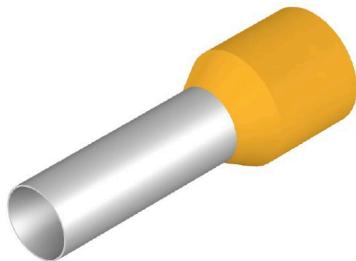

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 24 mm, 22 mm, 黄色
注文番号	9019300000
種別	H25,0/36D GE
GTIN (EAN)	4008190054984
数量	50 items
パッケージ	弛緩

H25,0/36D GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 1.44 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、 黄色	バージョン	標準
------	--------------------------------	-------	----

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	7.3 mm	接点面長さ (L2)	22 mm
カラー直径 (D2)	11.2 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm
L1 (mm)	36.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 3
金属製ストリーブ厚み (S1)	0.2 mm	軍事指定	T 20A 030 A
被覆剥き長さ	24 mm	導体断面	25 mm ²
カラーコード	DIN		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H25,0/36D GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

