


H35,0/30D 16 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

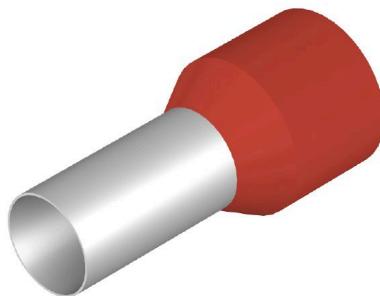

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 19 mm, 16 mm, 赤色
注文番号	9019310000
種別	H35,0/30D 16 R
GTIN (EAN)	4008190102234
数量	50 items
パッケージ	弛緩

H35,0/30D 16 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 1.36 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、赤色	バージョン	標準
------	----------------------------	-------	----

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	8.3 mm	接点面長さ (L2)	16 mm
カラー直径 (D2)	12.7 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm
L1 (mm)	30.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 2
金属製ストリーブ厚み (S1)	0.2 mm	軍事指定	T 20A 031 A
被覆剥き長さ	19 mm	導体断面	35 mm ²
カラーコード	DIN		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H35,0/30D 16 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

