

H0,75/14D GR SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

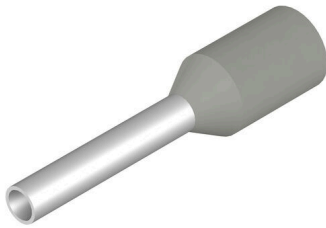

- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
注文番号	9019410000
種別	H0,75/14D GR SV
GTIN (EAN)	4008190164096
数量	500 items
パッケージ	マルチパックバッグ

H0,75/14D GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.1 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤ
エンドフェルール、
グレー

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1.2 mm

接点面長さ (L2)

8 mm

カラー直径 (D2)

2.8 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

14.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 18

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

軍事指定

T 20A 005 A

被覆剥き長さ

10 mm

導体断面

0.75 mm²

カラーコード

DIN

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

