


H0,75/16T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

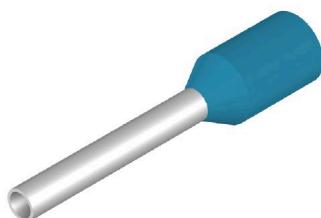

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, ライトブルー
注文番号	9021050000
種別	H0,75/16T HBL
GTIN (EAN)	4008190096175
数量	500 items
パッケージ	弛緩

H0,75/16T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.1 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、ライトブルー	バージョン	標準
------	--------------------------------	-------	----

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.2 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
カラー直径 (D2)	2.8 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	16.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 18
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	12 mm
導体断面	0.75 mm ²	カラーコード	Telemecanique

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,75/16T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

