

## H2,5/19T GR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

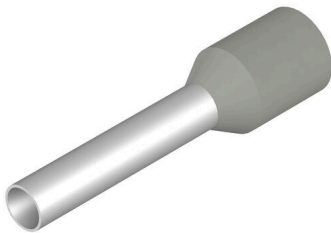

- ポリ袋バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー
注文番号	<a href="#">9021080000</a>
種別	H2,5/19T GR
GTIN (EAN)	4008190149345
数量	500 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.18 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤ  
エンドフェルール、  
グレー

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

2.2 mm

接点面長さ (L2)

12 mm

カラー直径 (D2)

4.2 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

19.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 14

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

14 mm

導体断面

2.5 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Telemecanique

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

