


H6,0/20T GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

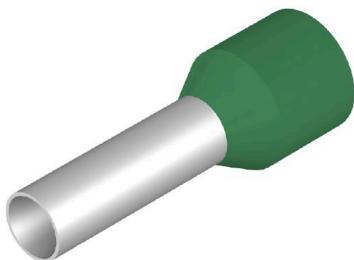

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 緑色
注文番号	9021130000
種別	H6,0/20T GN
GTIN (EAN)	4008190111731
数量	100 items
パッケージ	弛緩

H6,0/20T GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.36 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、 緑色	バージョン	標準
------	--------------------------------	-------	----

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	3.5 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
カラー直径 (D2)	6.3 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm
L1 (mm)	20.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm	被覆剥き長さ	14 mm
導体断面	6 mm ²	カラーコード	Telemecanique

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H6,0/20T GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

