


H0,25/10T GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

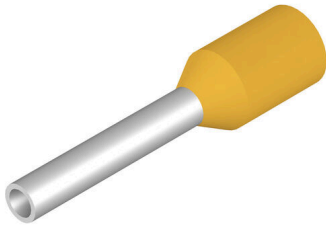

- ワイドミュラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 個)

一般注文データ

| | |
|------------|--------------------------------|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 9021210000 |
| 種別 | H0,25/10T GE SV |
| GTIN (EAN) | 4008190045555 |
| 数量 | 500 items |
| パッケージ | マルチパックバッグ |

H0,25/10T GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.06 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

| 項目説明 | バージョン | 標準 |
|---------------------------|-------|----|
| プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、黄色 | | |

ワイヤエンドフェルール

| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 接点面直径 (D1) | 0.8 mm | 接点面長さ (L2) | 6 mm |
| カラー直径 (D2) | 1.8 mm | プラスチックカラー厚 (S2) | 0.25 mm |
| L1 (mm) | 10.00 mm | 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 24 |
| 金属製スリーブ厚み (S1) | 0.15 mm | 被覆剥き長さ | 8 mm |
| 導体断面 | 0.25 mm ² | カラーコード | Telemecanique |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

図面

図面

