


**H4,0/18T OR SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

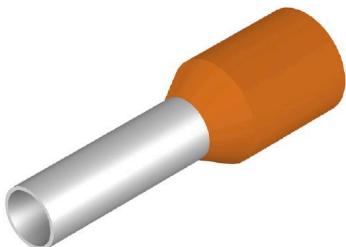

- マルチパックバッグ
- ウィドミュラーカラーコード
- 他のカラーコード

**一般注文データ**

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
注文番号	<a href="#">9021250000</a>
種別	H4,0/18T OR SV
GTIN (EAN)	4008190159313
数量	250 items
パッケージ	マルチパックバッグ

## H4,0/18T OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 0.29 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、  
橙色

標準

## ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1) 2.8 mm

カラー直径 (D2) 4.8 mm

L1 (mm) 18.00 mm

金属製スリーブ厚み (S1) 0.2 mm

導体断面 4 mm<sup>2</sup>

接点面長さ (L2)

10 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

導体接続断面積 AWG、最大.

AWG 12

被覆剥き長さ

12 mm

カラーコード

Telemecanique

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 15.0

27-40-02-01

ETIM 9.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

**H4,0/18T OR SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

