


H0,5/14T W BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

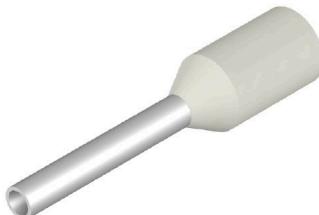

- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端 フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
注文番号	9021930000
種別	H0,5/14T W BD
GTIN (EAN)	4008190262402
数量	500 items
パッケージ	リール包装

H0,5/14T W BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	0.07 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	ワイヤエンドフェルールス バージョン トリップ、白色	標準
------	-------------------------------	----

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	3.3 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	15.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 20
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	10 mm
導体断面	0.5 mm ²	カラーコード	Telemecanique

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,5/14T W BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

