

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：

- ウィドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	フェルールの品揃え、箱、カラーコード: DIN
注文番号	9025400000
種別	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN
GTIN (EAN)	4008190341596
数量	1 items
パッケージ	箱

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
直径	92 mm	正味重量	68.64 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	(2)ワイヤエンドフェルール
------	----------------

ワイヤエンドフェルール

カラーコード	DIN
--------	-----

分類

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ポリエチレン袋にバラ詰め梱包**

- ポリ袋 バラ詰めて供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

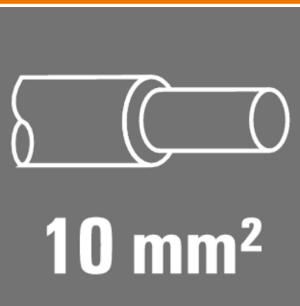
種別	H4,0/18D GR	バージョン
注文番号	9019190000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	

6.0mm導体の公称断面積

- ポリ袋 バラ詰めて供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/20D GE	バージョン
注文番号	9019220000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190151607	
数量	100 ST	

10mm導体の公称断面積

- ポリ袋 バラ詰めて供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

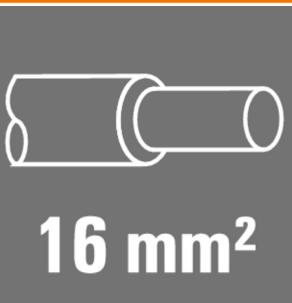
種別	H10,0/22D R	バージョン
注文番号	9019240000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190075385	
数量	100 ST	

H-BOX 4,0-16,0QMM DIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

16mm導体の公称断面積

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H16,0/22D BL	バージョン
注文番号	9019260000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190125806	
数量	100 ST	