


H0,25/10 HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

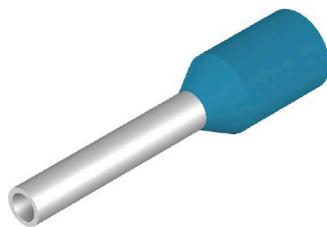

- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー
注文番号	9025740000
種別	H0,25/10 HBL
GTIN (EAN)	4008190092054
数量	500 items
パッケージ	弛緩

H0,25/10 HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

寸法と重量

正味重量	0.04 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、ライトブルー	バージョン	標準
------	--------------------------------	-------	----

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	0.8 mm	接点面長さ (L2)	6 mm
カラー直径 (D2)	1.8 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	10.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 24
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	8 mm
導体断面	0.25 mm ²	カラーコード	Weidmueller

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,25/10 HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

