


**H0,34/10 TK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

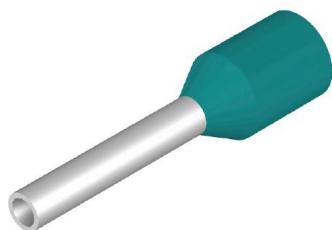

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

**一般注文データ**

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ターコイズ
注文番号	<a href="#">9025750000</a>
種別	H0,34/10 TK
GTIN (EAN)	4008190105365
数量	500 items
パッケージ	弛緩

## H0,34/10 TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cULus)	E499744

## 寸法と重量

正味重量	0.04 g
------	--------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、ターコイズ	バージョン	標準
------	-------------------------------	-------	----

## ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	0.8 mm	接点面長さ (L2)	6 mm
カラー直径 (D2)	2 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	10.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 22
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	8 mm
導体断面	0.34 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Weidmüller

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

