

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



クリンプセット

一般注文データ

バージョン	圧着ツール一式, 圧着工具: PZ 16, 被覆剥き工具: STRIPAX 16, クリップ範囲、最小: 6, カラーコード: Weidmüller
注文番号	9025850000
種別	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
数量	1 items
パッケージ	プラスチック箱

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	261 mm	奥行き (インチ)	10.2756 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.2441 inch
幅	338 mm	幅 (インチ)	13.3071 inch
正味重量	1680.74 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

技術データ

項目説明	セットには、16 mm ² 以下 対応圧着工具、剥離ツー ル、Weidmüllerカラーコー ドのワイヤー端フェルール を含みます
------	--

品揃え

クリンプ範囲、最大	16 mm ²	クリンプ範囲、最小	6 mm ²
パッケージ	プラスチック箱	被覆剥き工具	STRIPAX 16
圧着工具	PZ 16	カラーコード	Weidmüller
AEH数	400 pcs.		

分類

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		


CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6.0mm導体の公称断面積

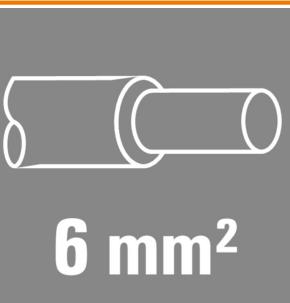


- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6.0/20 SW	バージョン
注文番号	0533500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190183905	
数量	100 ST	

10mm導体の公称断面積

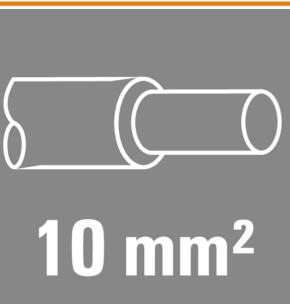


- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H10.0/22 EB	バージョン
注文番号	0534200000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, アイボリー
GTIN (EAN)	4008190033460	
数量	100 ST	

16mm導体の公称断面積

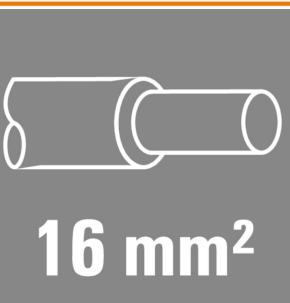

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H16.0/22 GN	バージョン
注文番号	0565900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190022181	
数量	100 ST	

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H16.0/28 GN	バージョン
注文番号	0566000000	ワイヤ終端フェルール、標準、21 mm, 18 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190165406	
数量	100 ST	

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

種別	STRIPAX	バージョン
注文番号	9005000000	ツール、ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	PZ 16	バージョン
注文番号	9012600000	プレスツール、ワイヤ端フェルール用圧着ツール、6mm ² , 16mm ² , イン
GTIN (EAN)	4008190035440	デントクリンプ
数量	1 ST	

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ケース



- ・破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- ・省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- ・2 点の高強度滑り止め付属
- ・アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- ・インサートによる細分化可能

一般注文データ

種別	KOFFER PSC4-01	バージョン
注文番号	9028860000	ツール, アソートメントボックス
GTIN (EAN)	4032248304608	
数量	1 ST	

インサート



- ・破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- ・省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- ・2 点の高強度滑り止め付属
- ・アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- ・インサートによる細分化可能

一般注文データ

種別	EINSATZ A8-1 CL55	バージョン
注文番号	9028460000	インサート一式
GTIN (EAN)	4032248310029	
数量	100 ST	
種別	EINSATZ A7-1 CL55	バージョン
注文番号	9028450000	インサート一式
GTIN (EAN)	4032248310012	
数量	1 ST	