

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：

- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller
注文番号	9025920000
種別	H-BOX 4,0-16,0QMM
GTIN (EAN)	4008 190101442
数量	1 items
パッケージ	箱

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
直径	92 mm	正味重量	69.52 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明 (1)ワイヤエンドフェルール

ワイヤエンドフェルール

カラーコード Weidmüller

分類

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H4,0/18D GR	バージョン
注文番号	9019190000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	

6.0mm導体の公称断面積




- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/20 SW	バージョン
注文番号	0533500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190183905	
数量	100 ST	

10mm導体の公称断面積

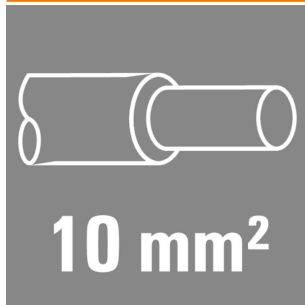

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H10,0/22 EB	バージョン
注文番号	0534200000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, アイボリー
GTIN (EAN)	4008190033460	
数量	100 ST	

H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

16mm導体の公称断面積



16 mm²

- ポリ袋 パラ詰めて供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H16,0/22 GN	バージョン	
注文番号	0565900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 緑色	
GTIN (EAN)	4008190022181		
数量	100 ST		