

H0,34/10 TK SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

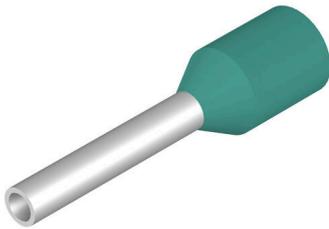

- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ターコイズ
注文番号	9026030000
種別	H0,34/10 TK SV
GTIN (EAN)	4008190177171
数量	500 items
パッケージ	マルチパックバッグ

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.05 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明 プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、ターコイズ バージョン 標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	0.8 mm	接点面長さ (L2)	6 mm
カラー直径 (D2)	2 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	10.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 22
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	8 mm
導体断面	0.34 mm ²	カラーコード	Weidmueller

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

