

H1,5/14 R SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

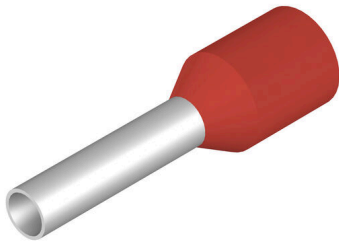

- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 |
| 注文番号 | 9026090000 |
| 種別 | H1,5/14 R SV |
| GTIN (EAN) | 4008190137168 |
| 数量 | 500 items |
| パッケージ | マルチパックバッグ |

H1,5/14 R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.12 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、赤色

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1.7 mm

接点面長さ (L2)

8 mm

カラー直径 (D2)

3.5 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

14.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 16

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

10 mm

導体断面

1.5 mm²

カラーコード

Weidmueller

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

