

## H120,0/50 BL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

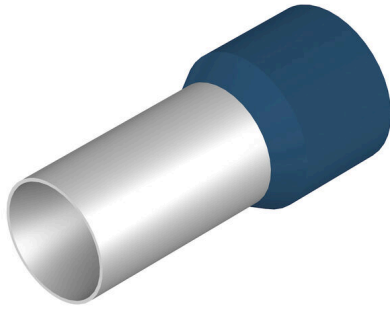

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| バージョン      | ワイヤ終端フェルール, 標準, 36 mm, 30 mm, 青色 |
| 注文番号       | <a href="#">9028220000</a>       |
| 種別         | H120,0/50 BL                     |
| GTIN (EAN) | 4008190891596                    |
| 数量         | 25 items                         |
| パッケージ      | 弛緩                               |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

9.08 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、青色

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

16.5 mm

接点面長さ (L2)

30 mm

カラー直径 (D2)

21 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.7 mm

L1 (mm)

50.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 4/0

金属製スリーブ厚み (S1)

0.5 mm

被覆剥き長さ

36 mm

導体断面

120 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

