


## H0,5/16 OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

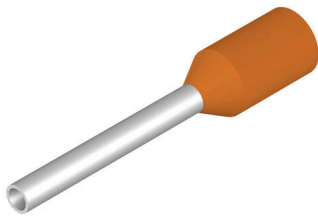

- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
注文番号	<a href="#">9028270000</a>
種別	H0,5/16 OR SV
GTIN (EAN)	4008 190902049
数量	500 items
パッケージ	マルチパックバッグ

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.1 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤ  
エンドフェルール、  
橙色

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1 mm

接点面長さ (L2)

10 mm

カラー直径 (D2)

2.6 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

16.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 20

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

12 mm

導体断面

0.5 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

