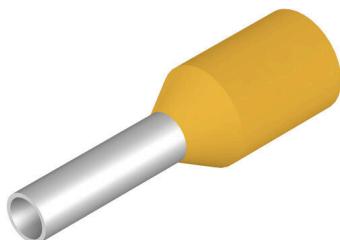


**H1,0/12 GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

**一般注文データ**

バージョン	ワイヤ終端フェルール、標準、8 mm, 6 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">9028310000</a>
種別	H1,0/12 GE SV
GTIN (EAN)	4008190902070
数量	500 items
パッケージ	マルチパックバッグ

## H1,0/12 GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 0.1 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、 黄色	バージョン	標準
------	--------------------------------	-------	----

## ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.4 mm	接点面長さ (L2)	6 mm
カラー直径 (D2)	3 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	12.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 17
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	8 mm
導体断面	1 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H1,0/12 GE SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

