

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- ・自動ストリッピング用
- ・DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- ・絶縁材の部分的被覆剥きで、絶縁物が配線端に残留
- ・ツール変更は不要
- ・適切な断面積を迅速に簡単に設定
- ・電気駆動

一般注文データ

バージョン	ツール, 自動ストリッパー
注文番号	9028480000
種別	POWERSTRIPPER 16,0
GTIN (EAN)	4032248064632
数量	1 items

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	295 mm	奥行き (インチ)	11.6142 inch
高さ	230 mm	高さ (インチ)	9.0551 inch
幅	190 mm	幅 (インチ)	7.4803 inch
正味重量	8800 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)
6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

自動被覆剥き

被覆剥き範囲	2.5 ~ 16 mm (~ AWG 14-6)
導体長、最小.	22 mm + 剥離長さ
接続値	46 VA
ドライブ	電気
パルス時間	約1.5 s
プルオフ長	3 ~ 20 mm
電気的接続	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA
導体外径	最大. 8 mm

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		


POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品

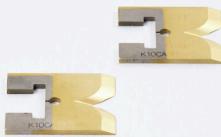

- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、CI.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きで、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

一般注文データ

種別	AIMESA V	バージョン
注文番号	9050180000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190343378	
数量	1 ST	