

## POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きて、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

## 一般注文データ

バージョン	ツール, 自動ストリッパー
注文番号	<a href="#">9028510000</a>
種別	POWERSTRIPPER 6,0
GTIN (EAN)	4008190860752
数量	1 items

## POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	295 mm	奥行き (インチ)	11.6142 inch
高さ	190 mm	高さ (インチ)	7.4803 inch
幅	190 mm	幅 (インチ)	7.4803 inch
正味重量	7500 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## 自動被覆剥き

被覆剥き範囲	0.05 ~ 6.0 mm <sup>2</sup> (~ AWG 30-10)	
導体長、最小	22 mm + 剥離長さ	
接続値	46 VA	
ドライブ	電気	
パルス時間	約0.5 s	
プルオフ長	3 ~ 20 mm	
電氣的接続	100-240 V / 50/60 Hz / 70 VA	
導体外径	最大	5 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**POWERSTRIPPER 6,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面




## POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品

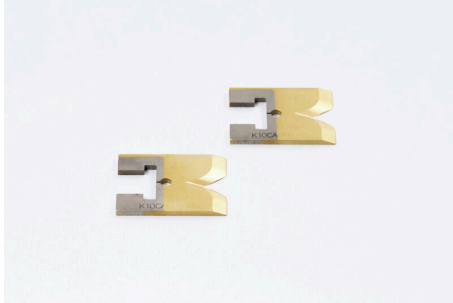

- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きて、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

## 一般注文データ

種別	AIMESA V	バージョン
注文番号	<a href="#">9050180000</a>	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190343378	
数量	1 ST	