

MEKA GN CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

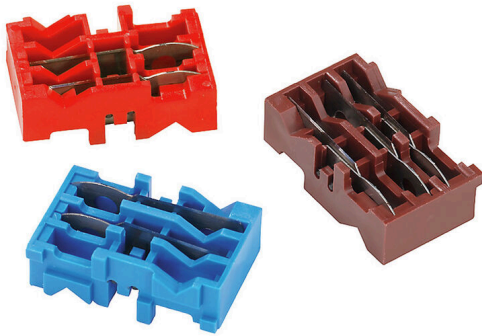

- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターカセット
注文番号	9032000000
種別	MEKA GN CST
GTIN (EAN)	4008190010102
数量	1 items

MEKA GN CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.7874 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.3937 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.5748 inch
長さ	40 mm	長さ (インチ)	1.5748 inch
正味重量	9 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	CST用カッターカセット、3部構成、長さ7.1 mm、5.1 mm
------	-----------------------------------

被覆剥き工具

色	緑色	被覆剥きサイズ B	7.1 mm
被覆剥きサイズ C	5.1 mm		

分類

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		