

## MEKA HG CST


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

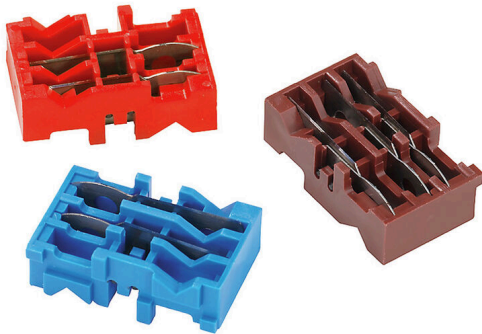

- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターカセット
注文番号	<a href="#">9032210000</a>
種別	MEKA HG CST
GTIN (EAN)	4008190466510
数量	1 items

## MEKA HG CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	80 mm	幅 (インチ)	3.1496 inch
長さ	80 mm	長さ (インチ)	3.1496 inch
正味重量	1.88 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## 技術データ

項目説明	CST用カッターカセット、3部構成、長さ6.0 mm、6.0 mm
------	-----------------------------------

## 被覆剥き工具

色	薄い緑	被覆剥きサイズ B	6 mm
被覆剥きサイズ C	6 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		