


H0,5/16 ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

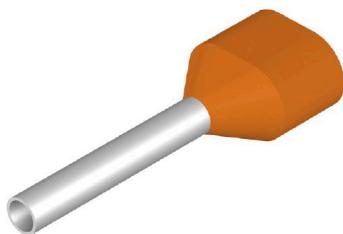

- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 橙色
注文番号	9037210000
種別	H0,5/16 ZH OR
GTIN (EAN)	4008190492687
数量	500 items
パッケージ	弛緩

H0,5/16 ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.12 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェルール、橙色	バージョン	ツインワイヤエンドフェルール
------	-------------------	-------	----------------

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.4 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
留め輪幅 (B)	3 mm	留め輪高さ (A)	5 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	L1 (mm)	16.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 20	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm
被覆剥き長さ	13 mm	導体断面	0.5 mm ²
カラーコード	Weidmueller		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,5/16 ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

図面

