

H0,75/24 ZH W


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

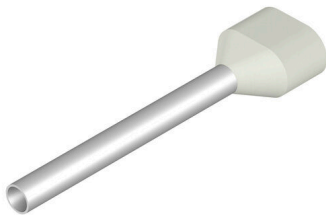

次のコンダクタに対応：2 No. 0.75 mm (2 No. AWG 18)

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, 白色 |
| 注文番号 | 9037250000 |
| 種別 | H0,75/24 ZH W |
| GTIN (EAN) | 4008 190492724 |
| 数量 | 500 items |
| パッケージ | 弛緩 |

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.18 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ
ルルール、白

バージョン

ツインワイヤエンドフェ
ルルール

ワイヤエンドフェルルール

接点面直径 (D1)

1.7 mm

接点面長さ (L2)

18 mm

留め輪幅 (B)

3 mm

留め輪高さ (A)

5.5 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

24.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 18

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

21 mm

導体断面

0.75 mm²

カラーコード

Weidmueller

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

