

## H10,0/30 ZH EB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

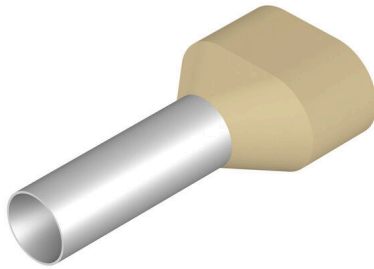

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, アイボリー
注文番号	<a href="#">9037350000</a>
種別	H10,0/30 ZH EB
GTIN (EAN)	4008190492823
数量	100 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

1.01 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ  
ルルール、アイボリー

バージョン

ツインワイヤエンドフェ  
ルルール

## ワイヤエンドフェルルール

接点面直径 (D1)

5.8 mm

接点面長さ (L2)

18 mm

留め輪幅 (B)

7.6 mm

留め輪高さ (A)

13.4 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.5 mm

L1 (mm)

30.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 8

金属製スリーブ厚み (S1)

0.2 mm

被覆剥き長さ

23 mm

導体断面

10 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

