


## H0,75/14D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

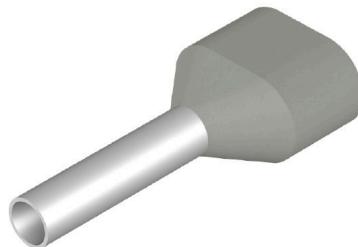

次のコンダクタに対応：2 No. 0.75 mm (2 No. AWG 18)

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, グレー
注文番号	<a href="#">9037410000</a>
種別	H0,75/14D ZH GR
GTIN (EAN)	4008190492984
数量	500 items
パッケージ	弛緩

## H0,75/14D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 0.13 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェルール、グレー	バージョン	ツインワイヤエンドフェルール
------	--------------------	-------	----------------

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.7 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
留め輪幅 (B)	3 mm	留め輪高さ (A)	5.5 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	L1 (mm)	14.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 18	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm
被覆剥き長さ	11 mm	導体断面	0.75 mm <sup>2</sup>
カラーコード	DIN		

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H0,75/14D ZH GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**図面**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**図面**