


## H0,75/16D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

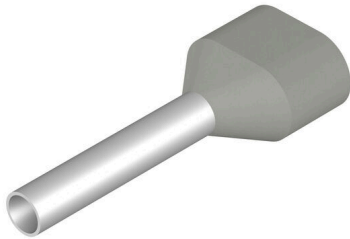

次のコンダクタに対応：2 No. 0.75 mm (2 No. AWG 18)

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, グレー
注文番号	<a href="#">9037420000</a>
種別	H0,75/16D ZH GR
GTIN (EAN)	4008190492991
数量	500 items
パッケージ	弛緩

## H0,75/16D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.14 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ  
ルール、グレー

バージョン

ツインワイヤエンドフェ  
ルール

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1.7 mm

接点面長さ (L2)

10 mm

留め輪幅 (B)

3 mm

留め輪高さ (A)

5.5 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

16.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 18

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

13 mm

導体断面

0.75 mm<sup>2</sup>

カラーコード

DIN

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

