


H1,5/16D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

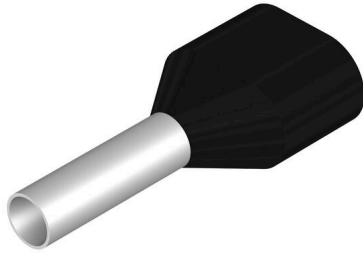

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 黒色 |
| 注文番号 | 9037470000 |
| 種別 | H1,5/16D ZH SW |
| GTIN (EAN) | 4008190493042 |
| 数量 | 500 items |
| パッケージ | 弛緩 |

H1,5/16D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.16 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ
ルルール、黒

バージョン

ツインワイヤエンドフェ
ルルール

ワイヤエンドフェルルール

接点面直径 (D1)

2.2 mm

接点面長さ (L2)

8 mm

留め輪幅 (B)

3.6 mm

留め輪高さ (A)

6.5 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

16.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 16

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

11 mm

導体断面

1.5 mm²

カラーコード

DIN

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

