


## H1,5/16D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

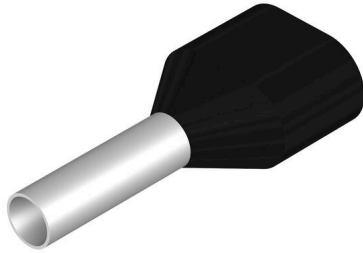

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 黒色 |
| 注文番号       | <a href="#">9037470000</a>                  |
| 種別         | H1,5/16D ZH SW                              |
| GTIN (EAN) | 4008190493042                               |
| 数量         | 500 items                                   |
| パッケージ      | 弛緩  |

## H1,5/16D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.16 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ  
ルルール、黒

バージョン

ツインワイヤエンドフェ  
ルルール

## ワイヤエンドフェルルール

接点面直径 (D1)

2.2 mm

接点面長さ (L2)

8 mm

留め輪幅 (B)

3.6 mm

留め輪高さ (A)

6.5 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

16.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 16

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

11 mm

導体断面

1.5 mm<sup>2</sup>

カラーコード

DIN

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

