


## H1,5/20D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

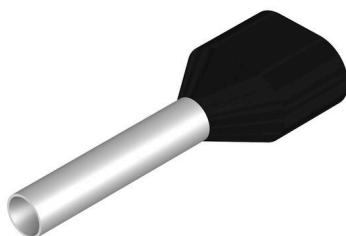

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 黒色
注文番号	<a href="#">9037480000</a>
種別	H1,5/20D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493059
数量	500 items
パッケージ	弛緩

## H1,5/20D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 0.18 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェルール、黒	バージョン	ツインワイヤエンドフェルール
------	------------------	-------	----------------

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	2.2 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
留め輪幅 (B)	3.6 mm	留め輪高さ (A)	6.5 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	L1 (mm)	20.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 16	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm
被覆剥き長さ	15 mm	導体断面	1.5 mm <sup>2</sup>
カラーコード	DIN		

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H1,5/20D ZH SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

