

H1,5/26D ZH SW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

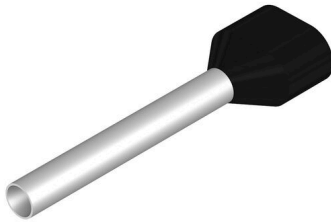

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, 黒色
注文番号	9037490000
種別	H1,5/26D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493066
数量	100 items
パッケージ	弛緩

H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.26 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ
ルルール、黒

バージョン

ツインワイヤエンドフェ
ルルール

ワイヤエンドフェルルール

接点面直径 (D1)

2.2 mm

接点面長さ (L2)

18 mm

留め輪幅 (B)

3.6 mm

留め輪高さ (A)

6.5 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

26.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 16

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

21 mm

導体断面

1.5 mm²

カラーコード

DIN

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

