


**H2,5/19D ZH BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

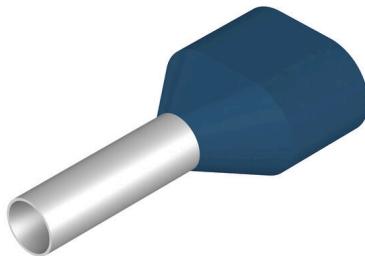

- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

**一般注文データ**

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 青色
注文番号	<a href="#">9037500000</a>
種別	H2,5/19D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493073
数量	500 items
パッケージ	弛緩

**H2,5/19D ZH BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

**寸法と重量**

正味重量 0.29 g

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**技術データ**

項目説明	ツインワイヤエンドフェルール、青	バージョン	ツインワイヤエンドフェルール
------	------------------	-------	----------------

**ワイヤエンドフェルール**

接点面直径 (D1)	2.8 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
留め輪幅 (B)	4.5 mm	留め輪高さ (A)	8 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm	L1 (mm)	19.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm
被覆剥き長さ	13 mm	導体断面	2.5 mm <sup>2</sup>
カラーコード	DIN		

**分類**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H2,5/19D ZH BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

