


H4,0/22D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

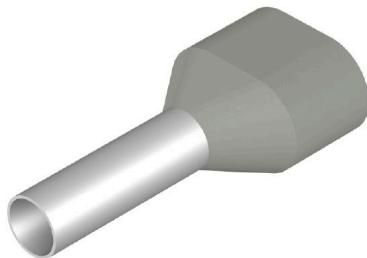

- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, グレー
注文番号	9037530000
種別	H4,0/22D ZH GR
GTIN (EAN)	4008190493103
数量	100 items
パッケージ	弛緩

H4,0/22D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.42 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェルール、グレー	バージョン	ツインワイヤエンドフェルール
------	--------------------	-------	----------------

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	3.5 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
留め輪幅 (B)	5.2 mm	留め輪高さ (A)	9 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.5 mm	L1 (mm)	22.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12	金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm
被覆剥き長さ	15 mm	導体断面	4 mm ²
カラーコード	DIN		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H4,0/22D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

図面

